 



品番 : EA949HA-253

品名 : $\phi 40\text{mm}/M 8 \times 30\text{mm}$ アジャスターべース



販売価格	160円(税抜)／176円(税込)		
カタログ価格	160円(税抜)／176円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/02/19 08:51現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1706ページ		

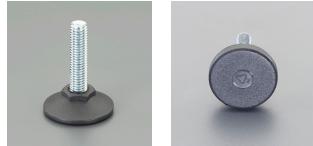

仕様

メーカー	イマオコーポレーション	型番	ELP40-M8X30
ねじサイズ	M8X30	ベース径	40mm
全長	42.5mm	二面幅	17mm
許容荷重	2.5kN	使用温度	-30~100°C
材質	パッド:ポリアミド、 ねじ:STKM13C(亜鉛メッキ)	質量	137g

※パッドは固定式のため、偏荷重がかかる使用は避けてください。

RoHS対応品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.