 



品番 : EA949HA-259

品名 : $\phi 40\text{mm}/\text{M}10 \times 50\text{mm}$ アジャスターべース



販売価格	185円(税抜)／204円(税込)		
カタログ価格	185円(税抜)／204円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/02/19 10:14現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1706ページ		

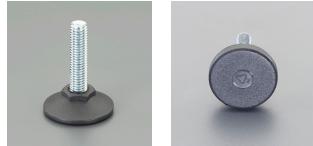

仕様

メーカー	イマオコーポレーション	型番	ELP40-M10X50
ねじサイズ	M10X50	ベース径	40mm
全長	62.5mm	二面幅	17mm
許容荷重	3kN	使用温度	-30~100°C
材質	パッド:ポリアミド、 ねじ:STKM13C(亜鉛メッキ)	質量	185g

※パッドは固定式のため、偏荷重がかかる使用は避けてください。

RoHS対応品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.