 



品番：EA949HA-34

品名：φ30mm/M8x68mm/100kg アジャストベース(スチール)



販売価格	270円(税抜) / 297円(税込)		
カタログ価格	270円(税抜) / 297円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/12 12:07現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1707ページ		

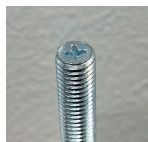


#### 仕様

ベースサイズ	φ30×7mm	全高	75mm
ねじサイズ	M8×68mm	耐荷重	100kg
材質	スチール(三価クロメートメッキ仕上) 底部ベース:ポリプロピレン 底部金具:ステンレス鋼板(SUS304) ねじ:一般構造用圧延鋼材(W5/16-16URO)	重量	30g

ねじ部上面の十字穴を使って、高さ調整が可能です。

RoHS2 10物質対応品

#### 代替品

	品番 EA949HA-228 コメント 30mm/M8x71mm
--	-------------------------------------

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.