 

 


品番：EA949HK-22

品名：M10x 75mm パイプナット(ステンレス製)

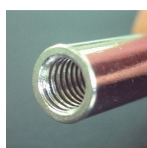

|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 1,000円(税抜) / 1,100円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 1,000円(税抜) / 1,100円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 5 (2026/06/13 13:28現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 1254ページ                      |      |   |



#### 仕様

|     |               |     |         |
|-----|---------------|-----|---------|
| ねじ径 | M10           | ピッチ | 1.5(並目) |
| 全長  | 75mm          | 外径  | 12mm    |
| 材質  | ステンレス(SUS304) | 重量  | 27g     |
| 入数  | 1本            |     |         |

筒の両端にネジ切りをしているので、下穴に筒を挿入し、アイボルトの固定用などに使用できます。

RoHS2対応品

※左右とも右ねじです。

※ボルトは貫通しません。

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.