


品番：EA949HS-133

品名：M6/18mm [丸形]防振ゴム

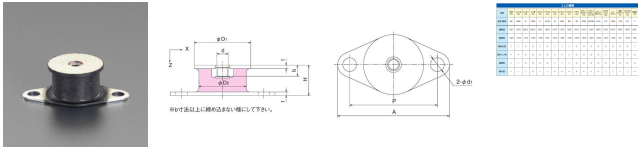

|         |                               |      |   |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 860円(税抜)／946円(税込)             |      |   |
| カタログ価格  | 860円(税抜)／946円(税込)             |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 12 (2026/02/19 19:35現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                             | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1234ページ                       |      |   |



仕様

|                                                 |                            |         |       |
|-------------------------------------------------|----------------------------|---------|-------|
| メーカー                                            | 倉敷化工                       | 型番      | RB-25 |
| 用途                                              | ポンプ、送風機、エンジン、発電機、電動機、圧縮機など | 高さ      | 18mm  |
| ねじサイズ                                           | M6                         | 下方向支持荷重 | 280N  |
| 下方向ばね定数                                         | 220N/mm                    | ゴム材質    | 天然ゴム  |
| 構造が簡単で取付けも容易です。                                 |                            |         |       |
| 片側がナット埋込みになっていますので、取付けボルトのスペースを小さくできます。         |                            |         |       |
| 取付け方向によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。 |                            |         |       |