


品番：EA949HS-136

品名：M8/26mm [丸形]防振ゴム

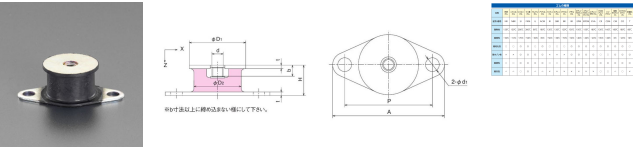

販売価格	1,080円(税抜)／1,188円(税込)		
カタログ価格	1,080円(税抜)／1,188円(税込)		
在庫数	最新在庫: 6 (2026/02/19 18:27現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1234ページ		



仕様

メーカー	倉敷化工	型番	RB-30-26H
用途	ポンプ、送風機、エンジン、発電機、電動機、圧縮機など	高さ	26mm
ねじサイズ	M8	下方向支持荷重	370N
下方向ばね定数	180N/mm	ゴム材質	天然ゴム

構造が簡単で取付けも容易です。

片側がナット埋込みになっていますので、取付けボルトのスペースを小さくできます。

取付け方向によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。