
 
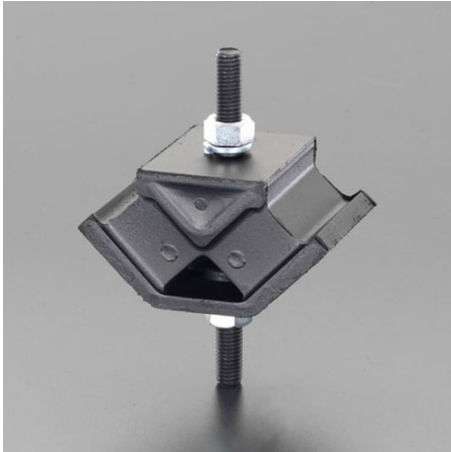


品番 : EA949HS-172

品名 : M12/45mm [V形]防振ゴム



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 6,200円(税抜) / 6,820円(税込) | | |
| カタログ価格 | 6,200円(税抜) / 6,820円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 6 (2026/04/11 03:37現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1234ページ | | |

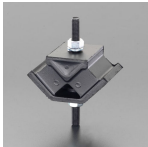

| 品番 | 品名 | 規格 | 在庫 | 価格 |
|-------------|-------------------|----|----|------------|
| EA949HS-172 | M12/45mm [V形]防振ゴム | | 6 | 6,200円(税抜) |

仕様

| | | | |
|---------|--|---------|-------|
| メーカー | 倉敷化工 | 型番 | KC-45 |
| 用途 | 高速ディーゼル機関、空気圧縮機、 振動ふるい、横形遠心分離機、 振動スクリーン、ポンプ、工作機械 | 高さ | 45mm |
| ねじサイズ | M12 | 下方向支持荷重 | 440N |
| 下方向ばね定数 | 230N/mm | ゴム材質 | 天然ゴム |

六角ナット、スプリングワッシャー各2個付

複雑な振動系の防振支持に適すように設計してあります。

丸形防振ゴムに比べ、横方向の剛性が大きく、安定性が良いので、横方向に加振力のある回転機械などの支持に適しています。

取付けが簡単で、取付方向を変えることにより、ばね定数が容易に変えられ、目的の防振効果が得られます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.