
 
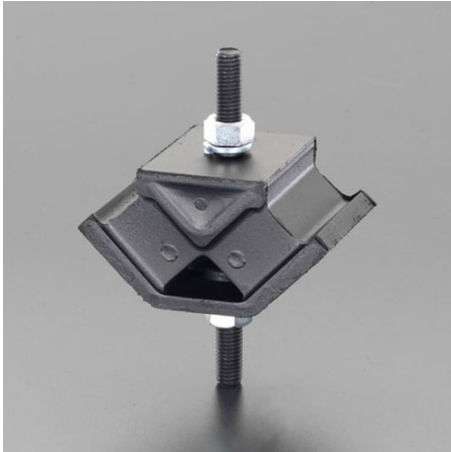


品番 : EA949HS-173

品名 : M12/60mm [V形]防振ゴム



販売価格	9,260円(税抜) / 10,186円(税込)		
カタログ価格	9,260円(税抜) / 10,186円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/04/11 03:38現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1234ページ		

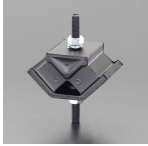

品番	高さ	ねじサイズ	ばね定数	ゴムの材質
EA949HS-173	60mm	M12	370N/mm	天然ゴム

仕様

メーカー	倉敷化工	型番	KC-60
用途	高速ディーゼル機関、空気圧縮機、 振動ふるい、横形遠心分離機、 振動スクリーン、ポンプ、工作機械	高さ	60mm
ねじサイズ	M12	下方向支持荷重	930N
下方向ばね定数	370N/mm	ゴム材質	天然ゴム

六角ナット、スプリングワッシャー各2個付

複雑な振動系の防振支持に適すように設計してあります。

丸形防振ゴムに比べ、横方向の剛性が大きく、安定性が良いので、横方向に加振力のある回転機械などの支持に適しています。

取付けが簡単で、取付方向を変えることにより、ばね定数が容易に変えられ、目的の防振効果が得られます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.