


品番 : EA949HS-215

品名 : M12x45mm/65mm [丸形]ストッパー



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 4,400円(税抜) / 4,840円(税込) | | |
| カタログ価格 | 4,400円(税抜) / 4,840円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 7 (2026/07/08 14:36現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1234ページ | | |

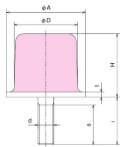

| 品番 | 規格 | 在庫 | 価格 | 単位 |
|-------------|---------------|----|--------|----|
| EA949HS-215 | M12x45mm/65mm | 7 | 4,400円 | 個 |

仕様

| | | | |
|---|------|-------|----------|
| メーカー | 倉敷化工 | 型番 | KI-80 |
| 高さ | 65mm | ねじサイズ | M12×45mm |
| ゴム材質 | 天然ゴム | | |
| 六角ナット、スプリングワッシャー各1ヶ付 | | | |
| 接触時のあたりが軟らかく、たわみ値とともにばね定数が増大し、大きな衝撃力の円滑な吸収、緩和が可能です。 | | | |
| 大きな負荷変形に耐え、かつ磨耗も殆どありません。また、接触時に騒音を発生しません。 | | | |
| 取付けは非常に簡単であり、メンテナンスは必要ありません。 | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.