 



品番：EA949HS-301

品名：φ 30/12mmx 30mm クッションゴム



販売価格	330円(税抜) / 363円(税込)		
カタログ価格	330円(税抜) / 363円(税込)		
在庫数	最新在庫: 13 (2026/04/10 21:57現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1235ページ		

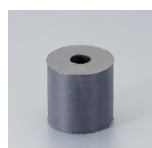

品番	外径φD	内径φd	高さH
EA949HS-301	30	12	30

#### 仕様

メーカー	倉敷化工	型番	KK-3012-30
用途	一般機械の防振・緩衝用	高さ	30mm
穴径	φ 12mm	外径	φ 30mm
支持荷重	340N	許容荷重	690N
ばね定数	118N/mm	材質	天然ゴム

他の防振ゴムに比べて形状が簡単で経済的です。

中央の穴に通してボルトで容易に取付可

ナイフ、グラインダー等で切断あるいは研磨し、形状を変えることにより容易にばね定数を変えられ、所要の防振支持ができます。

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.