 



品番：EA949HS-305

品名：φ 40/12mmx 50mm クッションゴム



販売価格	960円(税抜) / 1,056円(税込)		
カタログ価格	960円(税抜) / 1,056円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/04/10 23:19現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1235ページ		

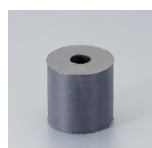

品番	寸法	在庫
EA949HS-305	φ40/12mmx50mm	2

仕様

メーカー	倉敷化工	型番	KK-4012-50
用途	一般機械の防振・緩衝用	高さ	50mm
穴径	φ 12mm	外径	φ 40mm
支持荷重	640N	許容荷重	1300N
ばね定数	130N/mm	材質	天然ゴム

他の防振ゴムに比べて形状が簡単で経済的です。

中央の穴に通してボルトで容易に取付可

ナイフ、グラインダー等で切断あるいは研磨し、形状を変えることにより容易にばね定数を変えられ、所要の防振支持ができます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.