 



品番 : EA949HS-305

品名 : ϕ 40/12mmx 50mm クッションゴム



販売価格	1,010円(税抜) / 1,111円(税込)		
カタログ価格	1,010円(税抜) / 1,111円(税込)		
在庫数	最新在庫: 7 (2025/12/16 21:28現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1285ページ		

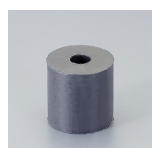

品番	外径	内径	高さ	材質	支持荷重	ばね定数
EA949HS-305	40	12	50	天然ゴム	~640N	130N

仕様

高さ	50mm	穴径	ϕ 12mm
外径	ϕ 40mm	材質	天然ゴム
用途	一般機械の防振・緩衝用	支持荷重	~640N
許容荷重	1300N	ばね定数	130N

他の防振ゴムに比べて形状が簡単で経済的

中央の穴に通してボルトで容易に取付可

ナイフやグラインダーで切断・研磨し形状を変えることでばね定数を調整可

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.