 



品番：EA949HS-312

品名：φ 80/16mmx 80mm クッションゴム



販売価格	5,970円(税抜)／6,567円(税込)		
カタログ価格	5,970円(税抜)／6,567円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/04/30 17:16現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			

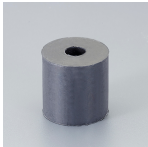

品番	外径φD	内径φd	高さH	材質	支持荷重	ばね定数
EA949HS-312	80	16	80	天然ゴム	~2900N	390N/mm

仕様

高さ	80mm	穴径	φ16mm
外径	80mm	用途	一般機械の防振・緩衝用
材質	天然ゴム	支持荷重	~2900N
許容荷重	6200N	ばね定数	390N/mm
他の防振ゴムに比べて形状が簡単で経済的			
中央の穴に通してボルトで容易に取付可			
ナイフやグラインダーで切断・研磨し形状を変えることでばね定数を調整可			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.