

品番：EA949JL-530

品名：M 5x30mm 十字穴付ボルト(低頭/ステンレス/8本)




販売価格	285円(税抜) / 314円(税込)		
カタログ価格	285円(税抜) / 314円(税込)		
在庫数	最新在庫: 9 (2026/07/08 14:29現在)		
商品入数	8	販売単位	袋
カタログページ	1258ページ		



並目細目ねじ特長

- 並目ねじ-準ひねりに対するロック (ねじの頭部が標準的な丸頭形状で設計されるため、ねじの作業性が良い)。
- 細目ねじ-並目に対してピッチが細かい (G1.0の数が多い) のため、ねじのねじり力で並目に対してねじり力がかかりにくい。その結果、ねじの寿命が長くなる。

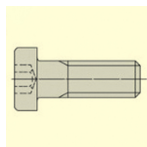

仕様

サイズ	M5×30	仕様	全ねじ
ピッチ	0.8	入数	8
材質	SUSXM7	頭部厚	1.0mm (許容差 ±0.1)
頭部がフラット形状の為、製品取付後も頭部の出っ張りで邪魔になりません。			
皿頭ねじとは形状が異なるため、ザグリ加工が必要ありません。			
環境に優しい安心・安全な一品です。			
一般的な小ねじと同じ十字穴なので、小ねじからの切替に影響を与えません。			
並目ねじ			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.