

品番：EA949JL-610

品名：M 6x10mm 十字穴付ボルト(低頭/ステンレス/8本)





販売価格	200円(税抜) / 220円(税込)		
カタログ価格	200円(税抜) / 220円(税込)		
在庫数	最新在庫: 10 (2026/07/08 14:29現在)		
商品入数	8	販売単位	袋
カタログページ	1258ページ		



並目細目ねじ特長

- 並目ねじ-準ひねりに対するロック (ねじの頭部)が標準的な形状から異なり、ねじの頭部が広く、作業性が良い。
- 細目ねじ-並目に対してピッチが細かい (G1.0の数が多く) のため、ねじの頭部が広いので並目に対して、ねじの頭部が広く、作業性が良い。

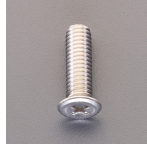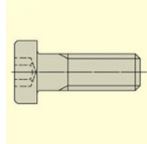

仕様

サイズ	M6×10	仕様	全ねじ
ピッチ	1.0	入数	8
材質	SUSXM7	頭部厚	1.2mm (許容差 ±0.1)

頭部がフラット形状の為、製品取付後も頭部の出っ張りで邪魔になりません。

皿頭ねじとは形状が異なるため、ザグリ加工が必要ありません。

環境に優しい安心・安全な一品です。

一般的な小ねじと同じ十字穴なので、小ねじからの切替に影響を与えません。

並目ねじ

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.