 


品番：EA949RH-102


品名：5x 15mm ボールロックピン



販売価格	2,820円(税抜) / 3,102円(税込)		
カタログ価格	2,820円(税抜) / 3,102円(税込)		
在庫数	最新在庫: 8 (2026/04/01 19:05現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1213ページ		



ボールはスプリングによって作動します。

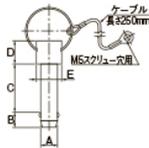

品番	ケーブル長	ピン径	ピン長さ
EA949RH-102	250	5	15
EA949RH-110	275	5	20
EA949RH-115	275	5	25
EA949RH-120	275	5	30
EA949RH-125	275	5	35
EA949RH-130	275	5	40
EA949RH-135	275	5	45
EA949RH-140	275	5	50
EA949RH-145	275	5	55
EA949RH-150	275	5	60

仕様

メーカー	イマオコーポレーション	型番	BJ774-05015-SUS
ピン径	5mm	ピン長さ	15mm
ケーブル長	250mm	材質	シャンク:SUS630 (酸化被膜研磨仕上げ) ボール:SUS440C
質量	22g		

抜き差しのためのシンプルタイプ

ボールはスプリングによって作動します。

頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーに固定、分離できます。

ボルトやリベットの代用品として、一時的な分離を迅速に行う場合に適しています。

RoHS対応品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.