


品番 : EA949RM-123

品名 : 43x37.3mm/TPEダンパー(ラジアル)

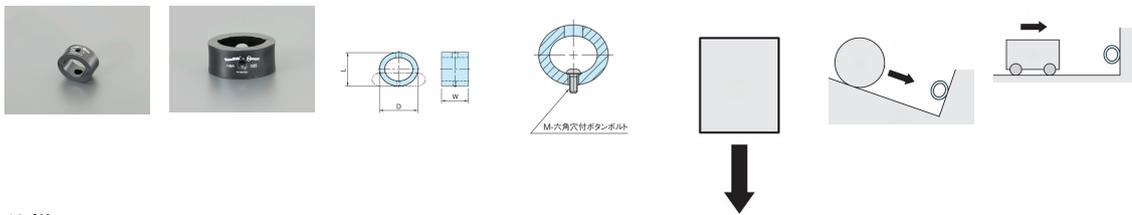

販売価格	2,580円(税抜) / 2,838円(税込)		
カタログ価格	2,580円(税抜) / 2,838円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/03/01 20:16現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1234ページ		



仕様

メーカー	イマオコーポレーション	型番	TPGBR-3
直径	43mm	高さ	37.3mm
幅	20mm	推奨取付ネジサイズ	M4
許容荷重	0.45kN	使用温度	-40~49℃
材質	TPEE (ポリエステル系熱可塑性エラストマー)	質量	14g

軽負荷用

長いストロークで徐々に荷重を受けるラジアル型

衝撃吸収性のある形状により、大きなエネルギーを吸収します。

ウレタンやゴムよりも高い耐久性と弾性があります。

費用効率の高い性能を発揮します。

長いストロークと軽負荷のエネルギーを吸収するダンパーです。フィットネス器具の吊り上げ装置や走行停止に適しています。

RoHS対応品

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.