


品番：EA949RM-124

品名：63x55.5mm/TPEダンパー(ラジアル)

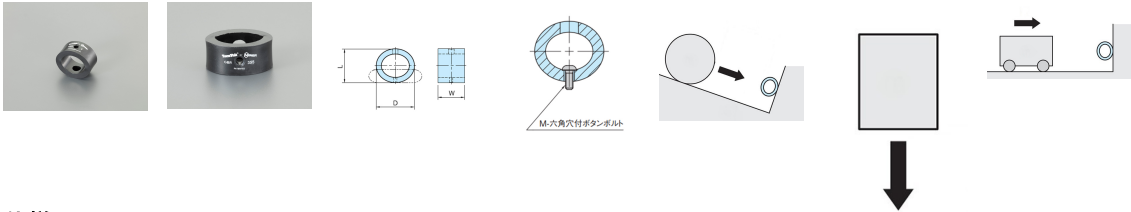

販売価格	3,200円(税抜)／3,520円(税込)		
カタログ価格	3,200円(税抜)／3,520円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/03/01 18:29現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1234ページ		



仕様

メーカー	イマオコーポレーション	型番		TPGBR-5
直径	63mm	高さ		55.5mm
幅	43mm	推奨取付ネジサイズ		M4
許容荷重	0.89kN	使用温度		-40～49℃
材質	TPEE (ポリエステル系熱可塑性エラストマー)	質量		50g

軽負荷用
長いストロークで徐々に荷重を受けるラジアル型
衝撃吸収性のある形状により、大きなエネルギーを吸収します。
ウレタンやゴムよりも高い耐久性と弾性があります。
費用効率の高い性能を発揮します。
長いストロークと軽負荷のエネルギーを吸収するダンパーです。フィットネス器具の吊り上げ装置や走行停止に適しています。
RoHS対応品

