



品番：EA949RM-131

品名：30x23.1mm/TPEダンパー(ラジアル)

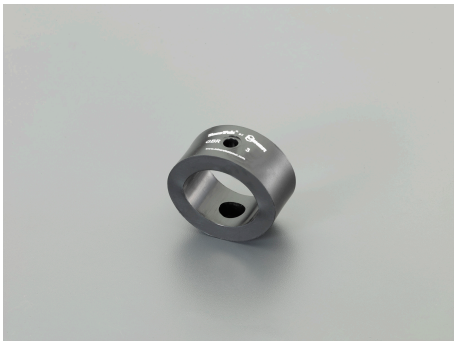

販売価格	1,480円(税抜)／1,628円(税込)		
カタログ価格	1,480円(税抜)／1,628円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/03/01 18:30現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1234ページ		

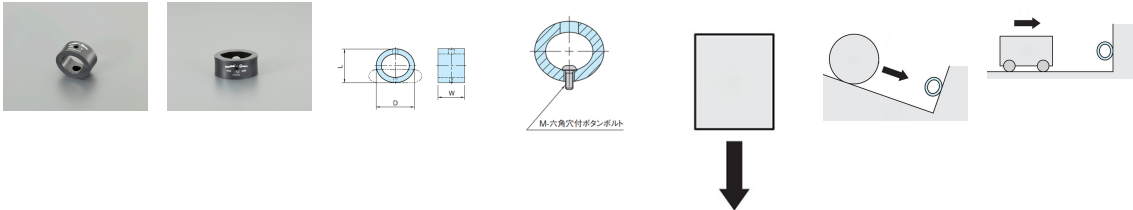

仕様

メーカー	イマオコーポレーション		型番	TPGBR-1-55
直径	30mm	高さ	23.1mm	
幅	13mm	推奨取付ネジサイズ	M4	
許容荷重	0.6kN	使用温度	-40～49℃	
材質	TPEE (ポリエステル系熱可塑性エラストマー)		質量	4g

中負荷用
長いストロークで徐々に荷重を受けるラジアル型
衝撃吸収性のある形状により、大きなエネルギーを吸収します。
ウレタンやゴムよりも高い耐久性と弾性があります。
費用効率の高い性能を発揮します。
長いストロークと中間負荷のエネルギーを吸収するダンパーです。自動化装置、その他多くの工業用途に適しています。
RoHS対応品

