


品番 : EA949RM-135

品名 : 68x55.9mm/TPEダンパー(ラジアル)

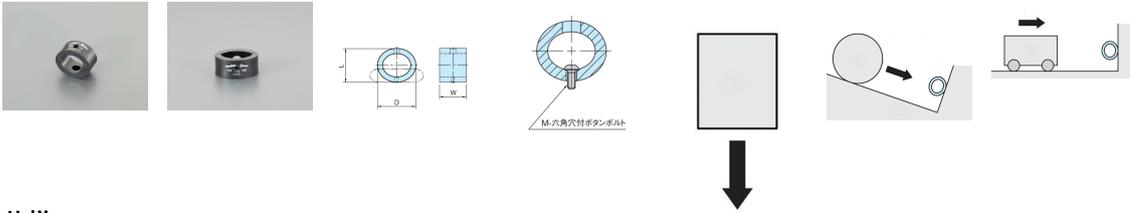

販売価格	3,730円(税抜) / 4,103円(税込)		
カタログ価格	3,730円(税抜) / 4,103円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/03/01 20:15現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1234ページ		



仕様

メーカー	イマオコーポレーション	型番	TPGBR-6-55
直径	68mm	高さ	55.9mm
幅	46mm	推奨取付ネジサイズ	M4
許容荷重	4.7kN	使用温度	-40~49℃
材質	TPEE (ポリエステル系熱可塑性エラストマー)	質量	78g

中負荷用
長いストロークで徐々に荷重を受けるラジアル型
衝撃吸収性のある形状により、大きなエネルギーを吸収します。
ウレタンやゴムよりも高い耐久性と弾性があります。
費用効率の高い性能を発揮します。
長いストロークと中間負荷のエネルギーを吸収するダンパーです。自動化装置、その他多くの工業用途に適しています。
RoHS対応品

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)  
© 2018 ESCO Co.,Ltd.