


品番 : EA949RM-47

品名 : M10x55mm[スチール]スフ[°]リンク[°]突き出しピ[°]ン(フラット)

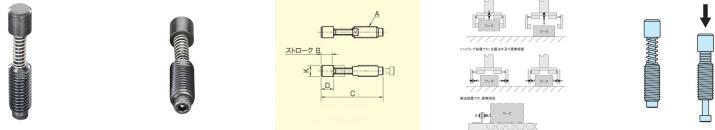

販売価格	1,440円(税抜) / 1,584円(税込)		
カタログ価格	1,440円(税抜) / 1,584円(税込)		
在庫数	最新在庫: 12 (2025/12/15 19:57現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1260ページ		



仕様

メーカー	イマオコーポレーション	型番	SEPS10-10
ねじサイズ	M10	ストローク	9.9mm
全長	55mm	バネ力	2.5~10.7N
材質	本体:スチール(SCM435) ピン:スチール(S45C) スプリング:SUS304	質量	20g
入数	1個		

先端フラットタイプ

簡易的な衝撃吸収やワーク払出しに最適

バネ力を利用した突き出しピンを標準化しました。

固定には六角ナットおよび接着剤をお使いください

RoHS対応品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.