


品番 : EA949RM-48

品名 : M12x67mm[スチール]スロー[°]リンク[°]突き出しピ[°]ン(フラット)

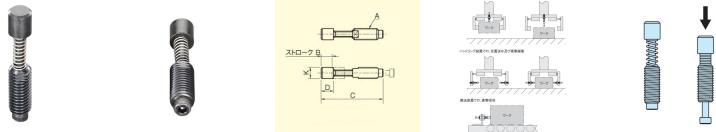

| | | | |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 1,560円(税抜) / 1,716円(税込) | | |
| カタログ価格 | 1,560円(税抜) / 1,716円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 11 (2025/12/16 11:41現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1260ページ | | |



仕様

| | | | |
|-------|--|-------|-----------|
| メーカー | イマオコーポレーション | 型番 | SEPS12-12 |
| ねじサイズ | M12 | ストローク | 12.3mm |
| 全長 | 67mm | バネ力 | 3.6~14.5N |
| 材質 | 本体:スチール(SCM435) ピン:スチール(S45C) スプリング:SUS304 | 質量 | 35g |
| 入数 | 1個 | | |

先端フラットタイプ

簡易的な衝撃吸収やワーク払出しに最適

バネ力を利用した突き出しピンを標準化しました。

固定には六角ナットおよび接着剤をお使いください

RoHS対応品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.