
 
 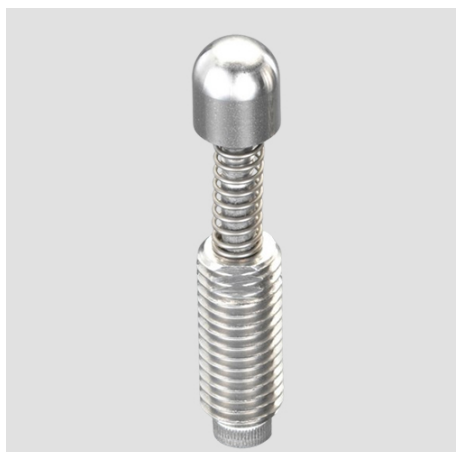




品番：EA949RM-53

品名：M12x67mm[ステンレス]スプリング 突き出しピン(ラウンド)

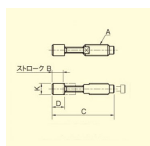

販売価格	2,210円(税抜) / 2,431円(税込)		
カタログ価格	2,210円(税抜) / 2,431円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/06/22 13:46現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1214ページ		

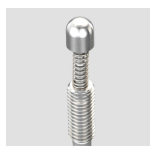

仕様

メーカー	イマオコーポレーション	型番	SEPR12-12-SUS
ねじサイズ	M12	ストローク	12.3mm
全長	67mm	バネ力	3.6~14.5N
材質	本体・ピン・スプリング:SUS304	質量	35g
入数	1個		

先端ラウンドタイプ

簡易的な衝撃吸収やワーク払出しに最適

バネ力を利用した突き出しピンを標準化しました。

固定には六角ナットおよび接着剤をお使いください

RoHS対応品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.