


品番 : EA949ST-101

品名 : M10x13mm 鬼目ナット(R)(Dタイプ / 三価ホワイト/1個)

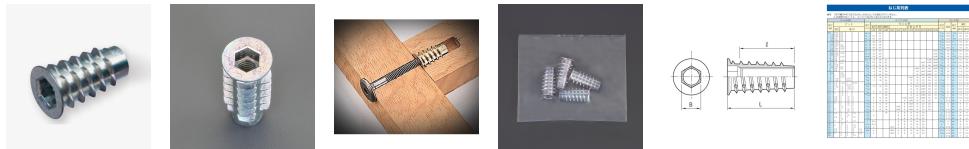

販売価格	60円(税抜) / 66円(税込)		
カタログ価格	60円(税抜) / 66円(税込)		
在庫数	最新在庫: 60 (2025/12/15 00:10現在)		
商品入数	1	販売単位	袋
カタログページ	1304ページ		



仕様

サイズ	M10×13	ピッチ	1.5
全長	13mm	六角穴サイズ	10mm
下穴径	13.0~13.3mm	材質	亜鉛合金ダイカスト(三価ホワイト)
入数	1個		

Dタイプ

独立したねじ山で抜群の接合強度

挿入時部材の組織破壊をさける為に開発されたツバ付タイプのねじ込み式インサートナットです。

外周のテーパーねじにより挿入抵抗が少なく割れを防ぎ無理なく真直ぐねじ込めます。

テーパーねじの切欠溝は各々独立したねじ山が確実に木部にくい込みもどり、ゆるみがありません。

この特殊なテーパーねじ、切欠溝により引張り強度、締付けトルクが更に強度になりました。

六角レンチ使用の為自動挿入機を使ってもナットの共回り、ぬけが防げます。

ツバ付タイプのねじ込み式インサートナット

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

