


品番：EA949ST-61

品名：M 6x10mm 鬼目ナット(R)(Dタイプ / 三価ホワイト/4個)

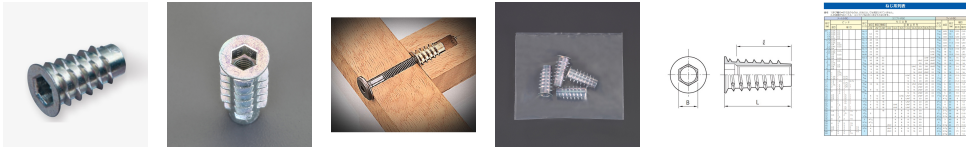

販売価格	170円(税抜)／ 187円(税込)		
カタログ価格	170円(税抜)／187円(税込)		
在庫数	最新在庫: 20 (2026/03/26 19:00現在)		
商品入数	4	販売単位	袋
カタログページ	1254ページ		



独立したねじ山で抜群の接合強度

仕様

サイズ	M6×10	ピッチ	1
全長	10mm	六角穴サイズ	6mm
下穴径	8.7～9.0mm	材質	亜鉛合金ダイカスト(三価ホワイト)
入数	4個		
Dタイプ			
独立したねじ山で抜群の接合強度			
挿入時部材の組織破壊をさける為に開発されたツバ付タイプのねじ込み式インサートナットです。			
外周のテーパーねじにより挿入抵抗が少なく割れを防ぎ無理なく真直ぐねじ込めます。			
テーパーねじの切欠溝は各々独立したねじ山が確実に木部にくい込みもどり、ゆるみがありません。			
この特殊なテーパーねじ、切欠溝により引張り強度、締付けトルクが更に強度になりました。			
六角レンチ使用の為自動挿入機を使ってもナットの共回り、ぬけが防げます。			
ツバ付タイプのねじ込み式インサートナット			

