


品番：EA949VB-12BA

品名：M12-1.5 [メトリック]リコイルキット(細目)



販売価格	15,400円(税抜)／16,940円(税込)			
カタログ価格	15,400円(税抜)／16,940円(税込)			
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/21 02:51現在)			
商品入数	1	販売単位	St	
カタログページ	0352ページ			

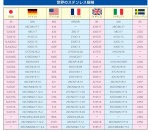

仕様

メーカー	RECOIL(リコイル)	型番	37123
商品名	トレードシリーズ	材質	ステンレス(SUS304)
サイズ	M12-1.5(細目)	セット内容	リコイル(10個)、挿入工具、パイロットタップ、マグネット式タンク折取工具
別途タップホルダーを使用ください。			
パイロットタップとは、損傷しためねじを修理する際に、ドリルを使用する事なくオーバーサイズのタップを立てることができます。また、元のねじがガイドの役目を果たしますので角度誤差も生じません。			
マグネット式タンク折取工具とは、工具先端(マグネット付)をタンクに当て、工具の頭部をハンマーで軽くたたくと、ノッチのところで簡単に折り取れます。また、折り取ったタンクがマグネットに付きすぐに取り出せるので、タンクが確実に折れていることが確認できます。			
ケースサイズ	195×85×30(H)mm		
下穴サイズはねじサイズ+0.3mmのドリルを使用してください。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.