


品番：EA949VM-10

品名：M8・M10・M11 リコイルインサートネジ タング 折取工具

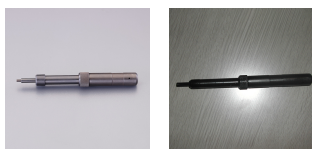

販売価格	26,900円(税抜) / 29,590円(税込)		
カタログ価格	26,900円(税抜) / 29,590円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/22 16:25現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0353ページ		



#### 仕様

メーカー	RECOIL(リコイル)	型番	59291
サイズ	M8・M10・M11	重量	108.6g
材質	スチール		

スプリング式になっているため押すだけで簡単にタングを折り取ることが出来ます。



スプリングの反発力でタングを折り取ります。

工具先端をタングにあて、端からピンが勢いよく飛び出してタングを折り取ります。

生産ラインでのタング折り取りに適しています。

#### 代替品

	<p>品番 EA949VL-8</p> <p>コメント 仕様をご確認ください。</p>
	<p>品番 EA949VL-10</p> <p>コメント 仕様をご確認ください。</p>

	<p><b>品番</b> EA949VL-10B <b>コメント</b> 仕様をご確認ください。</p>
	<p><b>品番</b> EA949VL-11 <b>コメント</b> 仕様をご確認ください。</p>

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.