


品番：EA950CA-21

品名：57kg サクションリフター(ポンプ付)

	販売価格	30,000円(税抜)／33,000円(税込)		
	カタログ価格	30,000円(税抜)／33,000円(税込)		
	在庫数	最新在庫: 6 (2025/06/28 01:31現在)		
	商品入数	1	販売単位	個
	カタログページ	0166ページ		

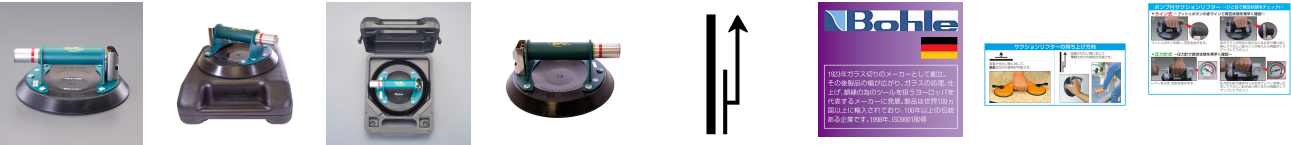

真空度が一目でわかるポンプ式

仕様

材質	本体:金属、 パッド:特殊ゴム	吸着能力	57kg
耐熱温度	-12～49℃	パッドサイズ	φ200mm
自重	2080g	全高	85mm
ケースサイズ	300×245×110mm	サクションリフターの持ち上げ方向	平行方向
プッシュボタンに赤ラインがあるので、真空状態を確認することができます。			
平らで多孔性のない表面の運搬に適しています。			
安全で安定した金属ハンドル			
ポンプ付			
ライン式			
保護用ケースが付属します。			

代替品

品番	EA950CE
コメント	吸着能力:57kg→80kg



株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.