



品番：EA950CD

品名：120kg サクシヨンリフター(ポンプゲージ付)

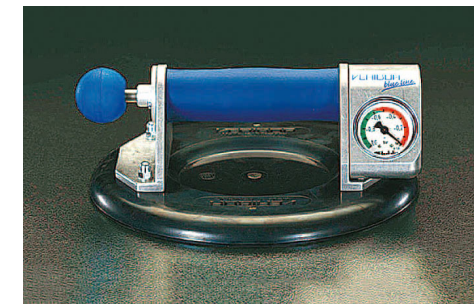

販売価格	74,100円(税抜)／81,510円(税込)		
カタログ価格	74,100円(税抜)／81,510円(税込)		
在庫数	最新在庫: 35 (2025/06/14 14:19現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0166ページ		

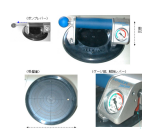



1953年が真空吸着のメーカーとして始まりました。その後も一歩一歩の進歩を続け、ガラスの足場、ステンレス製の吸着パッド、特殊な樹脂製の吸着パッド、吸着するメーカーに合わせ、製品は世界100カ国以上に輸出されています。1980年、ISO9001の認証を受ける企業です。1988年、ISO9001の認証を受ける企業です。1998年、ISO9001の認証を受ける企業です。

真空状態がひと目で分かるポンプ付

仕様

材質	本体:アルミニウム パッド:特殊ゴム	吸着能力	120kg
ゲージ目盛	0～-1.0bar	吸着パッドサイズ	φ210mm
耐熱温度	80℃	全高	80mm
重量	1.34kg	付属品	収納ケース(サイズ: 270×230×90mm)

- バキュームポンプ付
- 高い耐荷重を備えた頑丈なアルミニウム製です。
- 平らで気密な表面を持つ材料に適しています。
- 吸着状態がゲージによって事前に確認でき、針が赤い所にあれば青い所を示すまでポンプアップして下さい。
- ピストンを押す事によって吸着力が増します。
- リフターを取り外すには、安全な場所に置いてからにして下さい。
- リフターが外れるまで解除レバーを押して、真空を解除して下さい。

- プッシュボタンの赤ラインが見えた場合、または見え隠れする場合は使用を中止して下さい。
- 商品が吸着している間、プッシュボタンの動きを妨げるものは避けて下さい。
- 商品に負荷がかかっている時はリリースレバーに触れないで下さい。

- サクシヨンリフターは手工具です。絶対に機械では使用しないで下さい。
- 吸着能力を超える使用は絶対にしないで下さい。
- 使用前に必ず点検し、吸着盤にキズや油等が付いていないか調べて下さい。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.