


品番：EA950EC-60

品名：50kg サクシヨンリフター(凸凹用)

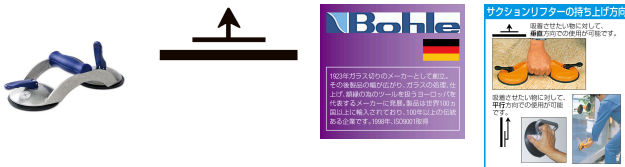

販売価格	20,800円(税抜) / 22,880円(税込)		
カタログ価格	20,800円(税抜) / 22,880円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/22 12:51現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



### 仕様

吸着面	凸凹用	吸着能力	50kg
パッドサイズ	120mm	全高	90mm
サイズ	350×130mm	重量	1.07kg
材質	本体:アルミニウム ハンドル:樹脂 吸着パッド:SBR	サクシヨンリフターの持ち上げ方向	垂直方向

わずかに湾曲した表面や凹凸のある表面用

さまざまな荷物を運搬および持ち上げるためのレバーと横型ハンドルを備えたサクシヨンリフター。

最新の高性能素材とアルミニウムの高い安定性、使いやすいハンドルの組み合わせが特徴です。

高強度アルミニウムボディを採用することで、軽量の構造を維持しながら、最大限の耐久性を確保しています。

- サクシヨンリフターは手工具です。絶対に機械では使用しないで下さい。
- 吸着能力を超える使用は絶対にしないで下さい。
- 使用前に必ず点検し、吸着盤にキズや油等が付いていないか調べて下さい。

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.