


品番：EA950EC-70

品名：70kg サクシヨンリフター

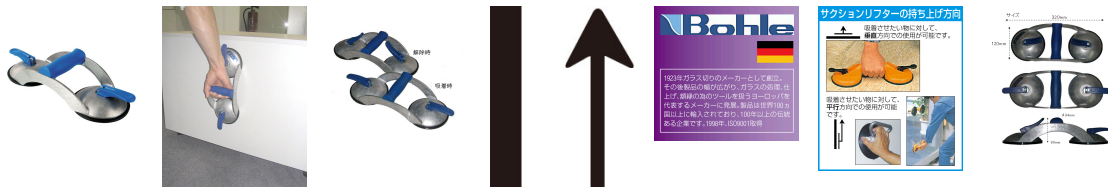

販売価格	14,300円(税抜) / 15,730円(税込)		
カタログ価格	14,300円(税抜) / 15,730円(税込)		
在庫数	最新在庫: 101 (2026/06/22 14:11現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0167ページ		



仕様

吸着面	フラット用	吸着能力	70kg
パッドサイズ	120mm	全高	90mm
サイズ	320×120mm	重量	1kg
材質	本体:アルミニウム ハンドル:樹脂 吸着パッド:SBR	サクシヨンリフターの持ち上げ方向	平行方向(輸送時)

平らで気密性のある表面を持つ素材に適しています。

さまざまな荷物を運搬および持ち上げるためのレバーと横型ハンドルを備えたサクシヨンリフター。

最新の高性能素材とアルミニウムの高い安定性、使いやすいハンドルの組み合わせが特徴です。

高強度アルミニウムボディを採用することで、軽量の構造を維持しながら、最大限の耐久性を確保しています。

パッドの交換時期は、約2年ごとを目安としてください。(使用頻度など状況によって異なります)

- サクシヨンリフターは手工具です。絶対に機械では使用しないで下さい。
- 吸着能力を超える使用は絶対にしないで下さい。
- 使用前に必ず点検し、吸着盤にキズや油等が付いていないか調べて下さい。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

