 
 


品番：EA951BR-32

品名：コーナー用パッチン(ロック付/ステンレス製)




販売価格	3,830円(税抜) / 4,213円(税込)		
カタログ価格	3,830円(税抜) / 4,213円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/06/22 17:33現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1357ページ		



全長mm	全付力N	全付力kgf
1	15	1.5
2	30	3.1
3	45	4.6
4	60	6.1

引付力は目安です。

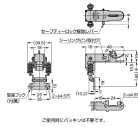

## 仕様

用途	防塵・防滴を必要とする扉・カバー、耐震を要求される扉・カバー、計測機器、通信機器BOX、工作機械など	仕様	ばね付
全長	88mm	幅	35mm
取付穴径	4.5mm	鍵穴径	6mm
許容荷重	34kgf	適応板厚	14~28mm
材質	SUS304	仕上	光沢バレル研磨
重量	66.5g		

取付ねじ無し

筐体のコーナーに取り付け、扉正面側から締め込み、解除操作ができます。

ロック付で振動に強く、不意の解除を防ぎます。

ツル径6mmまでの南京錠での施錠ができます。

RoHS2 10物質対応品

※締代寸法は、4mmを超えないようにしてください。

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)  
© 2018 ESCO Co.,Ltd.