


品番 : EA951BY-302

品名 : 40x 35 mm トルクヒンジ(ステンレス製)

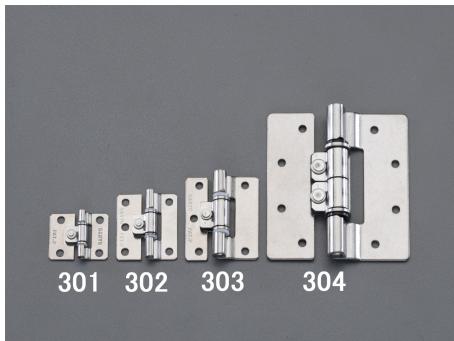

販売価格	1,250円(税抜) / 1,375円(税込)		
カタログ価格	1,250円(税抜) / 1,375円(税込)		
在庫数	最新在庫: 12 (2025/12/18 18:38現在)		
商品入数	1	販売単位	枚
カタログページ	1391ページ		



仕様

サイズ(縦×横)	40×35mm	厚み	1.2mm
穴径	4.3mm	穴数	5
設定トルク値(1枚あたり)	78cN·m	材質	ステンレス(SUS304)
仕上げ	バレル研磨仕上	重量	22g

各種計測器、事務器、コンピュータ関係などのフタや扉部分に。

任意の位置(有効範囲:180°)で開閉が保持・固定できます。

必要トルク値(蓋の重量W×支点から蓋先端の距離L÷2)にあったサイズ・数量をお選びください。

取付ねじ無し

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.