






品番：EA951BY-402

品名：25x30mm トルクヒンジ(樹脂製/2個)

入数は品番別、2個です

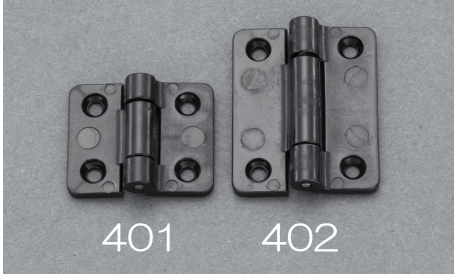

販売価格	820円(税抜)／ 902円(税込)		
カタログ価格	820円(税抜)／902円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/05/18 17:33現在)		
商品入数	2	販売単位	組
カタログページ			

  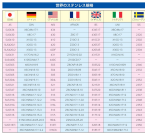 

仕様

サイズ	W25×H30mm 板厚2mm	穴径	φ 2.4(φ 4.2皿取り)
穴数	4	材質	ヒンジ部分:POM樹脂 シャフト部分:SUS304
トルク値	14.7cN・m	付属品	付属品:取付ビス(鉄製亜鉛黒メッキ、2.1×10mm)
入数	2枚		

各種計測器、事務器、コンピュータ関係などのフタや扉部分に。

必要トルク値(蓋の重量W×支点から蓋先端の距離L÷2)にあったサイズ・数量をお選びください。

任意の位置で開閉が保持・固定できます。シャフト以外は金属を使っていないので金属粉がでません。

木ねじ2.1×10mm、1袋に8本(丁番2個分)付

代替品

	品番 EA951BY-401 コメント 25×20mm
--	--------------------------------

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

