


品番：EA951EJ-252

品名：230mm(25mm) ロングブラケット(先端用・ステンレス製)

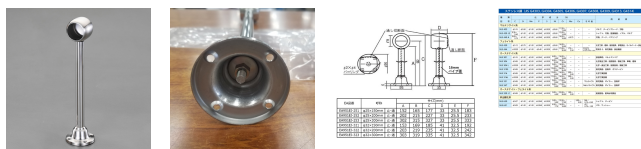

販売価格	2,550円(税抜) / 2,805円(税込)		
カタログ価格	2,550円(税抜) / 2,805円(税込)		
在庫数	最新在庫: 15 (2026/06/29 09:32現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1349ページ		



#### 仕様

用途	クローゼット内のハンガーパイプ取付など	仕様	止め(エンド)用
適用パイプ径	25mm	プレート径	56mm
全高	233mm	取付穴数	4
取付穴径	3.8mm	材質	ステンレス(SUS304)
付属品	取付ビス(皿3.5×25Aタッピング)	長さの調整手順	①底のナットをゆるめて、ボルトとパイプを外す。 ②パイプをカットする。 ③パイプに合うようにボルトをカットする。 ④ボルトにバリがある場合は、削ってからナットで締める。

内部(首部)にスチール製寸切りボルト入り

ロングタイプで使用範囲が広がります。

首部パイプ内に寸切りボルトを使用、カットすることができ、長さ調整が可能です。

AM3抗菌ステンレス材を使用

つやを消し、金属的な質感が強調されているため、高級感があります。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.