


品番：EA951EK-253

品名：330mm(25mm) ロングブラケット(中間用・ステンレス製)



通しタイプ 止タイプ

販売価格	2,830円(税抜)／3,113円(税込)		
カタログ価格	2,830円(税抜)／3,113円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2026/03/01 20:02現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1349ページ		

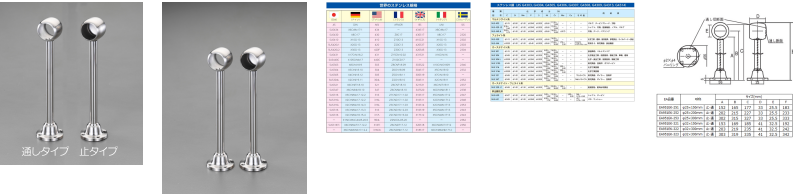

仕様

用途	クローゼット内のハンガーパイプ取付など	仕様	通し(中間)用
材質	ステンレスSUS304	適用パイプ径	25mm
プレート径	56mm	全高	333mm
取付穴数	4	取付穴径	3.8mm
付属品	取付ビス(皿3.5×25Aタッピング)	長さの調整手順	①底のナットをゆるめて、ボルトとパイプを外す。 ②パイプをカットする。 ③パイプに合うようにボルトをカットする。 ④ボルトにバリがある場合は、削ってからナットで締める。
内部(首部)にスチール製寸切りボルト入り			
ロングタイプで使用範囲が広がります。			
首部パイプ内に寸切りボルトを使用、カットすることができ、長さ調整が可能です。			
AM3抗菌ステンレス材を使用			
ヘアライン仕上げ(つやを消し、金属的な質感が強調されている為、高級感があります。)			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.