

品番：EA951EN-14


品名：192-300mm 鋼製束(L型)



販売価格	1,070円(税抜) / 1,177円(税込)		
カタログ価格	1,070円(税抜) / 1,177円(税込)		
在庫数	最新在庫: 33 (2026/03/25 00:42現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1334ページ		



形式	調整範囲
EA951EN-11	113 ± 51 (98 ~ 133mm)
EA951EN-12	113 ± 51 (128 ~ 158mm)
EA951EN-13	113 ± 51 (163 ~ 193mm)
EA951EN-14	113 ± 51 (203 ~ 233mm)
EA951EN-15	113 ± 51 (238 ~ 268mm)
EA951EN-16	113 ± 51 (273 ~ 303mm)
EA951EN-17	113 ± 51 (313 ~ 343mm)
EA951EN-18	113 ± 51 (353 ~ 383mm)

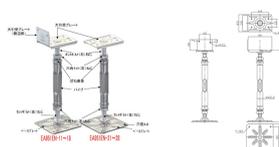

仕様

プレート	L型	天板サイズ	90×65mm 立上がり40mm
ベースサイズ	100×100mm	パイプ径	φ 22.2mm
調整範囲	192~300mm	レベル	246±54mm
引張荷重	400kgf	耐荷重	1800kgf
圧縮荷重	1911kgf	材質	スチール(亜鉛メッキ)
入数	1個		

従来工法の木材よりも施工が早く、耐食性・耐久性に優れた床束です。

取付ねじ無し

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.