

品番：EA951EU-61

品名：25mm パイプジョイントエルボ(ステンレス製)

 



販売価格	5,390円(税抜)／ 5,929円(税込)		
カタログ価格	5,390円(税抜)／ 5,929円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2025/06/30 15:15現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1400ページ		



品番	EA951EU-61
品名	25mm パイプジョイントエルボ(ステンレス製)
材質	SUS316
寸法	A:51mm, B:51mm
重量	140g
仕上	鏡面仕上げ

品番	EA951EU-61
品名	25mm パイプジョイントエルボ(ステンレス製)
材質	SUS316
寸法	A:51mm, B:51mm
重量	140g
仕上	鏡面仕上げ

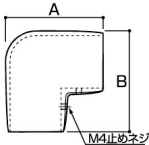

仕様

パイプ外径	25mm	サイズ	A:51mm、B:51mm
材質	ステンレス(SUS316)	仕上	鏡面仕上げ
重量	140g		
鏡面仕上げ(「鏡面」のようにきれいな光沢が付いています。)			

代替品

	品番	EA951EV-41
	コメント	25mm $\varnothing$ 17 $^\circ$ 用エルボ (ステンレス製)

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.