

品番 : EA951EW-103

品名 : φ38mm パイプ用ブラケット(ステンレス製)



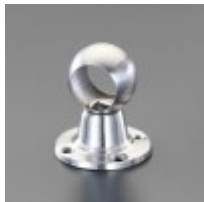
| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 2,870円(税抜) / 3,157円(税込) | | |
| カタログ価格 | 2,870円(税抜) / 3,157円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2026/06/29 08:18現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1349ページ | | |



仕様

| | | | |
|-----------------|----------------------|-------------|--------|
| 仕様 | 通し形(中間用) | 適用パイプ外径(mm) | 38 |
| サイズ(mm) | プレート:68.9 全高:85.2 | 取付孔径 | φ3.8mm |
| 材質 | SUS304 | 様式 | 研磨仕上げ |
| 木ねじ、4本付 | | | |
| 耐久性に優れた、ステンレス製。 | | | |

代替品

| | |
|--|-------------------------------|
|  | 品番 EA951EK-38 コメント 全高:77mm |
|--|-------------------------------|

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.