
 


品番 : EA951FA-22

品名 : $\phi 95 \times 50$ ドアストッパー(スローフ式)

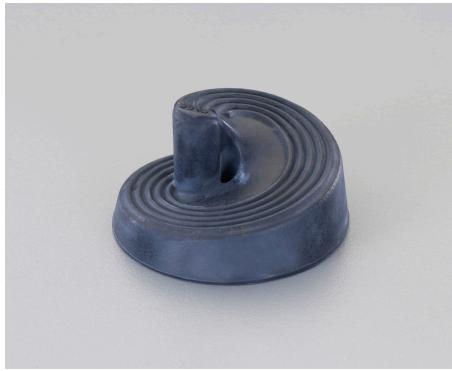

販売価格	1,420円(税抜) / 1,562円(税込)		
カタログ価格	1,420円(税抜) / 1,562円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/15 23:57現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



△ 説明
説明欄に「ローリング」にご使用の場合は、
ローリング式でドアが強力ストップします。
内面に吸盤があり、ドアの内面を固定できます。
吸盤式でドアが強力ストップします。
ドアと床の間 1.5~4.8cmまでOK



仕様

メーカー	ノムラテック	型番	N-1054
サイズ	$\phi 95 \times 50\text{mm}$	材質	天然ゴム(硬質60°)
本体が螺旋状になっているので、ドアと床面の隙間(15~45mm)に合わせて高さを自由に調整して使用できます。			
底が吸盤になっていますので凹凸のない平面には軽く足で踏むとより強く固定します。(図1参照)			
ドアがどの位置でも自由にストップできます。			

代替品

	品番 EA951FA-9 コメント
--	----------------------

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.