
 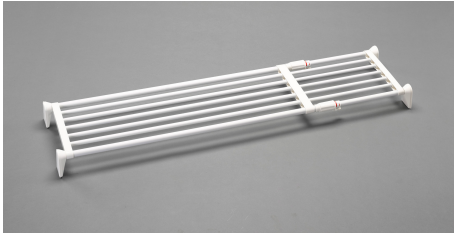


品番：EA951FE-52A

品名：1100-1900x330mm 伸縮突っ張り棚

			
販売価格	4,950円(税抜)／5,445円(税込)		
カタログ価格	4,950円(税抜)／5,445円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/08/03 10:14現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2163ページ		



仕様

メーカー	アイリスオーヤマ (IRIS OHYAMA)	型番	H-J-W110
サイズ	1,100～1,900(W)×330(D)×95(H) mm	重量	2.94kg
取付長さの参考耐荷重	110cmの場合: 50kg、 115cmの場合: 35kg、 190cmの場合: 20kg	材質	塩化ビニル被覆スチールパイプ、ABS樹脂、合成ゴム
ねじや釘を使わずに壁にしっかりと固定できる伸縮棚です。			
圧着部をL字型にすることで、十分な耐荷重を実現しました。			
奥行きが広がったワイドタイプです。			
ポールが自由に伸縮するため、段差のある壁も取り付け可能です。			
1人でも簡単に取り付けができるアダプターが2個付いています。			
【取り付け方】 (1) 伸縮棒を取り付けたい位置を決め、アダプターを壁に取り付ける。(※伸付属の台紙を使い高さを合わせる。) (2) アダプターに伸縮棒を乗せる。 (3) 突っ張る。 (4) アダプターを外し完了です。(※壁紙に両面テープが残っている場合は、水で濡らすと簡単に剥がれます。)			

代替品

	品番	EA951FE-52B
--	----	-------------



コメント 違い:艶なしになります。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.