



品番：EA951KB-24

品名：32-40mm/ 64mm レバーハンドル玄関錠(取替用)

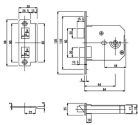

販売価格	18,500円(税抜)／20,350円(税込)		
カタログ価格	18,500円(税抜)／20,350円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/31 04:27現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1322ページ		

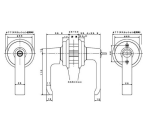

品番	EA951KB-24	品名	32-40mm/ 64mm レバーハンドル玄関錠(取替用)
販売価格	18,500円(税抜)／20,350円(税込)	カタログ価格	18,500円(税抜)／20,350円(税込)
在庫数	最新在庫: 1	商品入数	1
販売単位	個	カタログページ	1322ページ

仕様

用途	鉄扉、木製扉用	ドア厚	32～40mm
バックセット	64mm	フロントビスピッチ	110mm
取付ビスピッチ	44mm	内側	サムターン
外側	シリンダー	サイズ	レバー長:123mm 出幅:59.9mm 丸座径:φ65mm
重量	約1175g	付属品	ディンプルキー(5本)、ストライク、 φ77mmエスカッション(SUS304)、 蓄光シール、 ストッパープレート
インテグラル錠			
防犯性の高いディンプルキー仕様です。			
レバーハンドルへの交換でバリアフリーに。			
丸座の跡を見えなくするφ77mmエスカッション(SUS304)			
暗闇でもキー差込み口をわかりやすくする蓄光シール			
レバーを必要以上に回らなくするストッパープレート(SUS430)			

