


品番 : EA951LD-1A

品名 : 30kg以下 ドアクローザー(パラレル型/アンバー)

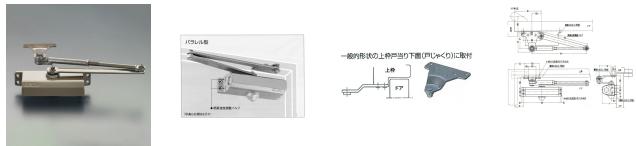

|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 6,610円(税抜) / 7,271円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 6,610円(税抜) / 7,271円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 1 (2026/02/19 19:38現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1323ページ                      |      |   |



## 仕様

|         |                      |         |  |
|---------|----------------------|---------|--|
| メーカー    | 日本ドアーチェック製造(NEWSTAR) | 型番      | P-181  |
| カラー     | バーントアンバー             | 材質      | アルミダイカスト   |
| 適用ドアサイズ | 800×1800mm           | 適用ドア重量  | 30kg以下   |
| 穴径      | 5mm                  | サイズ(mm) | A:41、B:178、C:42、E:8、F:11.5、<br>G:220、H:265、I:67、J:19、K:85、<br>R:130、S:20.5 |

取付ねじ付

閉扉速度は一速・二速別々のバルブで簡単に調整できます。

カム式ストップ装置は角度の設定が容易です。

パラレル型(内付け外開き)

ストップ付(ストップ角度は70~180°までの任意の角度に設定可能)

左右兼用タイプ

開閉速度は2バルブ方式

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

