


品番：EA951LD-36

品名：45kg以下 ドアクローザー(パラレル型/シルバー)

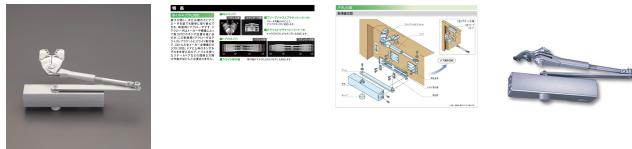

販売価格	10,800円(税抜)／11,880円(税込)		
カタログ価格	10,800円(税抜)／11,880円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2025/12/16 21:15現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1371ページ		



仕様

適用ドアサイズ	幅900mm以下	適用ドア重量	45kg以下
適用ドア材	木製ドア、アルミドア (主に戸建て住宅)	カラー	シルバー
材質	アルミダイカスト		
ドアを押し開く側に取り付けるタイプ(パラレル型)			
ドアの止まる角度が自由に調整できます。			
お部屋の通風や荷物を運ぶ時などに便利な「ストップ装置」があります。(ストップなしにも設定可能)			
独自の設計技術と高い品質の素材により、JIS規格の20万回を大きく超えた30万回の開閉に耐える優れた耐久性をもっています。(メーカー社内実験値)			
ほとんどのメーカー全機種のネジ穴に対応 ドアと上枠のネジ穴をそのまま使えるので、ドリルを使ったスチールドアなどの面倒な穴あけ作業、ネジ穴作業がほとんど必要ありません。			
ストップ付			
左右兼用タイプ			
フリーアジャストブラケットとスライド取付板で他機種のねじ穴に対応			
壊れたドアクローザーの取付穴をそのまま使用できるので、面倒な穴あけ、ねじ穴作業が不要です			
M5×12皿小ねじ(抜け止め剤付き)(2本)・本体、アーム、リンク結合用ワッシャ(2個)・M5×12皿小ねじ(10本)・M6×16皿小ねじ(頭部10mm)(8本)・φ5×16皿タッピンねじ1種(8本)・φ5×16皿ドリルねじ(1本)			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.