
 
 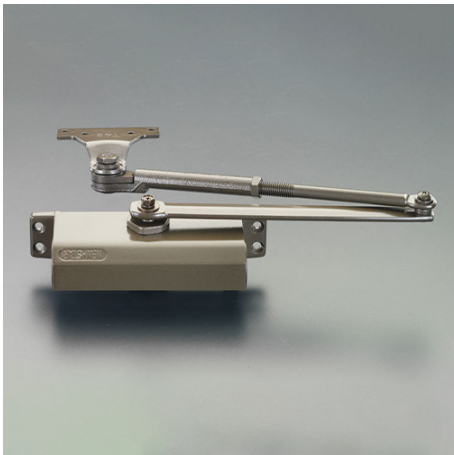
 



品番：EA951LD-3A

品名：65kg以下 ドアクローザー(パ°ラレル型/アンバー)



販売価格	13,100円(税抜)／14,410円(税込)		
カタログ価格	13,100円(税抜)／14,410円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/02/19 21:00現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1323ページ		

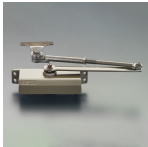

仕様

メーカー	日本ドアーチェック製造 (NEWSTAR)	型番	P-183
カラー	バートアンバー	材質	アルミダイカスト
適用ドアサイズ	950×2100mm	適用ドア重量	65kg以下
穴径	5mm	サイズ(mm)	A:61、B:208、C:77、E:8、F:13、 G:220、H:265、I:72.5、J:19、K: 85、 R:165、S:24.5
取付ねじ付			
閉扉速度は一速・二速別々のバルブで簡単に調整できます。			
カム式ストップ装置は角度の設定が容易です。			
開閉速度は2バルブ方式			
パラレル型(内付け外開き)			
ストップ付(ストップ角度は70～180°までの任意の角度に設定可能)			
左右兼用タイプ			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

