


品番 : EA951LG-116

品名 : 33x21x16mm クローゼット扉用戸当り(マグネットキャッチ)



|         |                               |      |   |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 495円(税抜) / 545円(税込)           |      |   |
| カタログ価格  | 495円(税抜) / 545円(税込)           |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 11 (2026/04/30 20:41現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                             | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1327ページ                       |      |   |

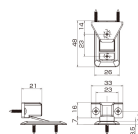

#### 仕様

|      |  |              |                            |
|------|--|--------------|----------------------------|
| 材質   | 扉側:POM樹脂、マグネット<br>床側:ABS樹脂、鉄(ニッケルメッキ)          | サイズ(W×D×H)mm | 床側ベース26×48<br>扉側本体33×21×16 |
| 対応範囲 | 5~9mm(床~ドア下端)                                  |              |                            |
| 付属品  | 扉側:+トラスタッピンねじ3.5×16(2本)<br>床側:+皿タッピンねじ3×12(2本) |              |                            |
|      | クローゼットの開き戸をマグネットでキャッチします。(床付け用)                |              |                            |
|      | 床面がフラットに仕上がりに収納の邪魔になりません。                      |              |                            |
|      | 注)ドア(扉側部品)下端~床まで5~9mmの範囲に適用可能。                 |              |                            |

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.