
 
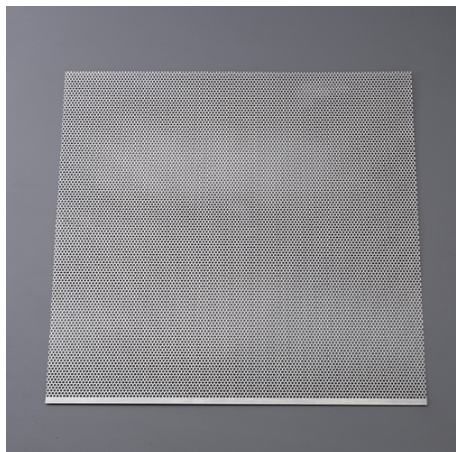



品番 : EA952B-203

品名 : 457x 457x0.5mm/ 3mm パンチングメタル(スチール製)

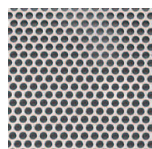

販売価格	4,620円(税抜) / 5,082円(税込)		
カタログ価格	4,620円(税抜) / 5,082円(税込)		
在庫数	最新在庫: 7 (2026/06/22 20:22現在)		
商品入数	1	販売単位	枚
カタログページ	1431ページ		

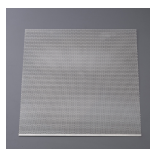

開孔率
7%



パンチングメタル(4種鋼板)

パンチングメタルとはスチールの表面で穴明け加工された金属材料です。用途が多種多岐にわたりますが、耐腐蝕性が強く、目か網に代わることがあります。機械部や表面の加工・塗装に、ステンレス鋼などと、適切な使用が推奨される場合があります。

仕様

サイズ	457×457mm	厚み	0.5mm
穴径	φ3mm	ピッチ	4mm
穴の配列	丸穴60°千鳥	開孔率	約51%
材質	冷延鋼板 (SPCC)		

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.