
 
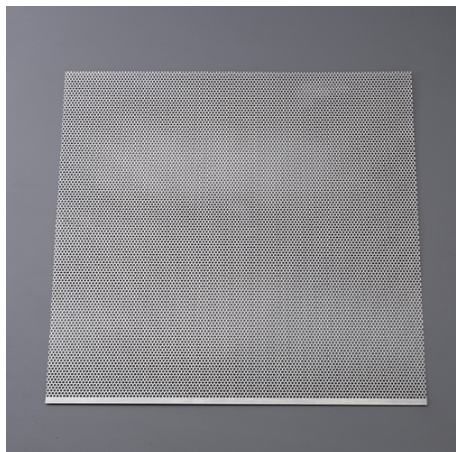



品番 : EA952B-213

品名 : 914x 457x0.5mm/ 3mm パンチングメタル(スチール製)

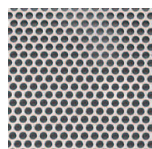

販売価格	8,400円(税抜) / 9,240円(税込)		
カタログ価格	8,400円(税抜) / 9,240円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/22 20:07現在)		
商品入数	1	販売単位	枚
カタログページ	1431ページ		

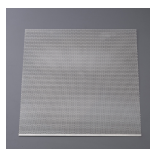

平均開孔率

開孔率 =  $\frac{\pi \times \phi^2}{4 \times P^2} \times 100$



パンチングメタル(引抜鋼板)

パンチングメタルとはプレス加工で成形加工された金属材料です。金網の一種と見えますが、開孔率が大きく、目が粗いのが特徴です。機械部や建築のカーテンウォール、ダクト、フェンスなどに、腐食防止や防塵を要する場面で利用されています。

### 仕様

サイズ	914×457mm	厚み	0.5mm
穴径	φ3mm	ピッチ	4mm
穴の配列	丸穴60°千鳥	開孔率	約51%
材質	冷延鋼板 (SPCC)		

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.