
 
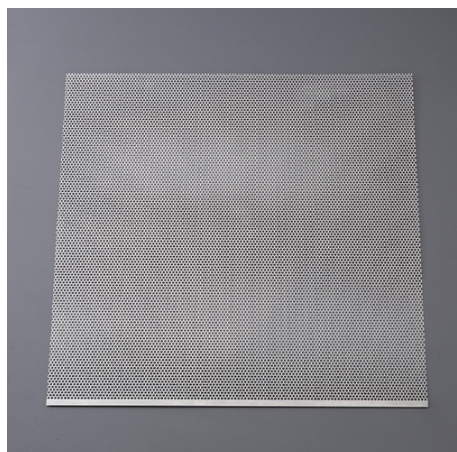



品番 : EA952B-233

品名 : 914x 457x1.0mm/ 3mm パンチングメタル(スチール製)

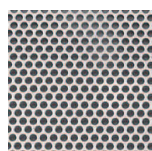

|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 9,660円(税抜) / 10,626円(税込)     |      |   |
| カタログ価格  | 9,660円(税抜) / 10,626円(税込)     |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 4 (2026/06/22 20:05現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 枚 |
| カタログページ | 1431ページ                      |      |   |

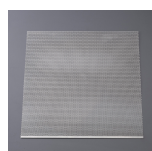

開孔率  
約51%



パンチングメタル(引抜鋼板)

パンチングメタルとはプレス加工で成形された鋼板です。金網の一種と見えますが、鋼板の厚さが薄く、目が粗いのが特徴です。機械部や建築のカーテンウォール、ダクト・フィルターなどに、適切な用途で頻りに使われる場合で利用されています。

### 仕様

|      |             |     |      |
|------|-------------|-----|------|
| サイズ  | 914×457mm   | 厚み  | 1mm  |
| 穴径   | φ3mm        | ピッチ | 4mm  |
| 穴の配列 | 丸穴60°千鳥     | 開孔率 | 約51% |
| 材質   | 冷延鋼板 (SPCC) |     |      |

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.