
 
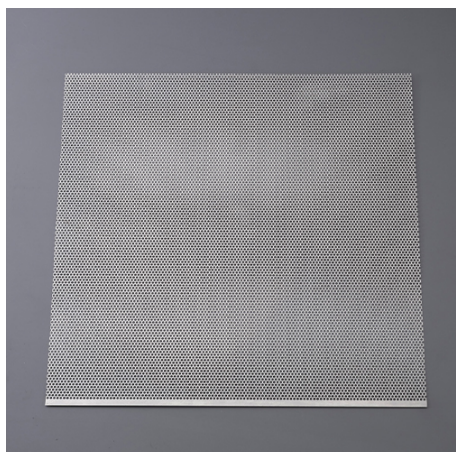



品番 : EA952B-233

品名 : 914x 457x1.0mm/ 3mm パンチングメタル(スチール製)

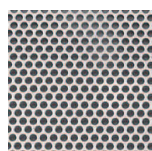

販売価格	9,660円(税抜) / 10,626円(税込)		
カタログ価格	9,660円(税抜) / 10,626円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/06/22 21:16現在)		
商品入数	1	販売単位	枚
カタログページ	1431ページ		

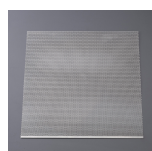

開孔率
約 51%



パンチングメタル(引抜鋼板)

パンチングメタルとはプレス加工で成形加工された金属材料です。金網の一種と見えますが、用途が広く、目が細かくて、耐腐食性があります。機械部や建築のカーテンウォール、ダクト、フェンスなどに、適切な用途で採用が選ばれる場合で利用されています。

仕様

サイズ	914×457mm	厚み	1mm
穴径	φ3mm	ピッチ	4mm
穴の配列	丸穴60°千鳥	開孔率	約51%
材質	冷延鋼板 (SPCC)		

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.